


E12424



Verbindungskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

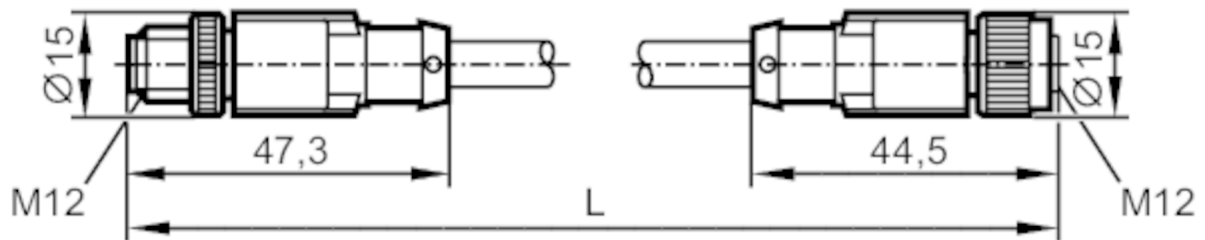

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1342
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

E12424



Verbindungskabel


VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

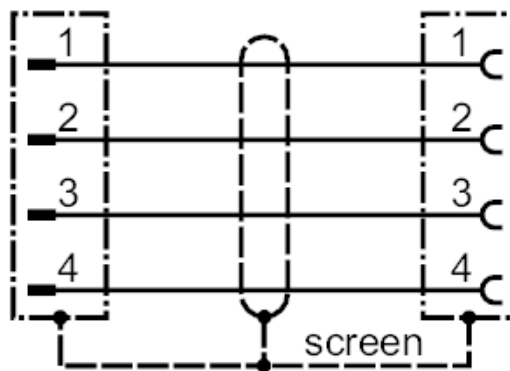

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

