


# E12437



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH080MSS0005H08

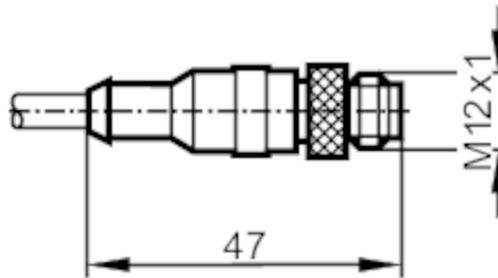

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 313,7

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E12437



## Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH080MSS0005H08

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

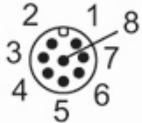

### Anschluss

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun   |
| BU = | blau    |
| GY = | grau    |
| PK = | rosa    |
| OG = | orange  |
| VT = | violett |
| WH = | weiß    |