


Verbindungskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

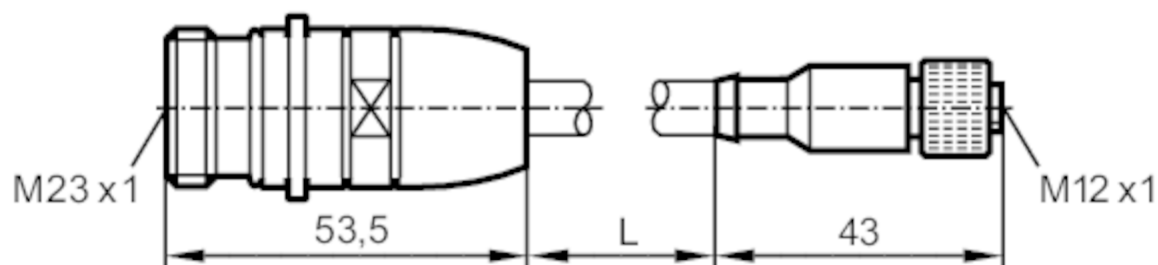

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

110,1

Werkstoff Griffkörper

Messing, vernickelt / TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Verbindungskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

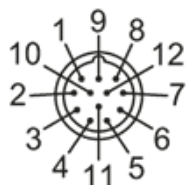

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 4,8 mm, abgeschirmt; 5 x 0,25 mm²

Anschluss

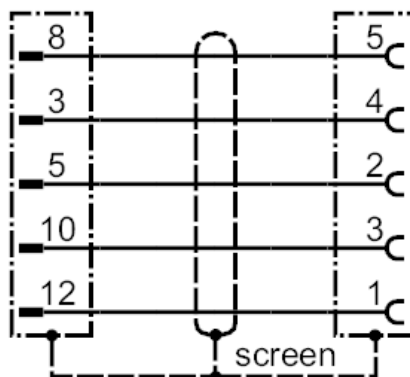

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

