




## Konfektionierbare Buchse

SDOGF040MSSFKPG

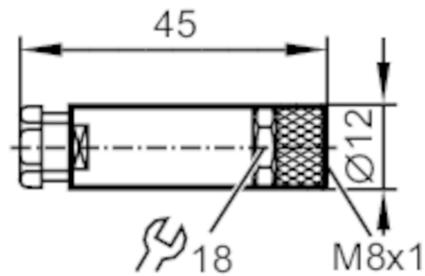

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC
------------------	-----	------------

## Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67	

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	11,2
Abmessungen	[mm]	12 x 12 x 45
Werkstoffe	PBT; PA	
Werkstoff Griffkörper	PBT / PA	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E12464



## Konfektionierbare Buchse

SDOGF040MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

