


Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

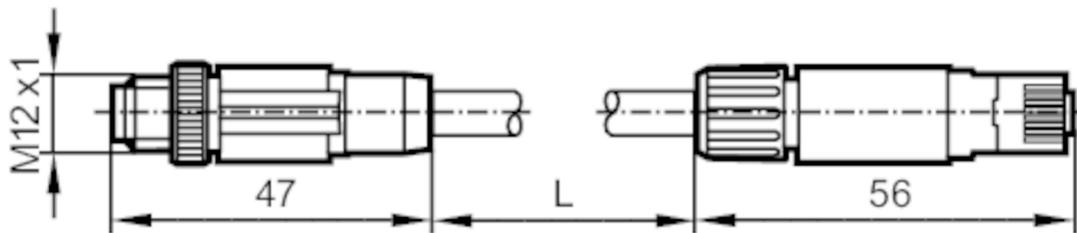

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1364,5
Werkstoffe		TPU / PA
Werkstoff Griffkörper		PA / TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12493



Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Elektrischer Anschluss - Stecker M12


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anschluss

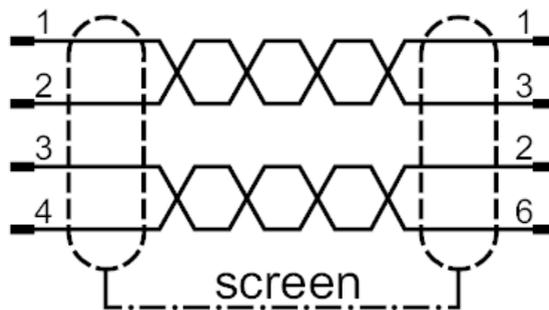

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

