


E12498



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGD040ZDS0050H04

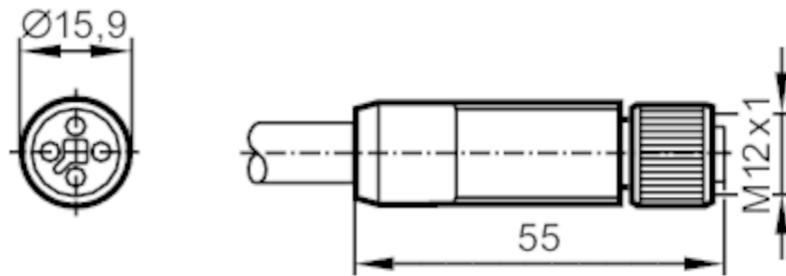

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, T-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	5233,5
Abmessungen	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12498



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGD040ZDS0050H04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 50 m, PUR, schwarz, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet

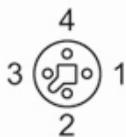

Anschluss



BK =	Adernfarben :	schwarz
BN =		braun
BU =		blau
WH =		weiß