




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGS020PLS0001H02

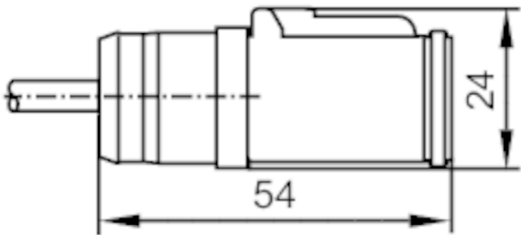

| Einsatzbereich             |                                                |                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft      | silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung |                                                                                   |
| Silikonfrei                | ja                                             |                                                                                   |
| Elektrische Daten          |                                                |                                                                                   |
| Betriebsspannung           | [V]                                            | 8...32 DC                                                                         |
| Schutzklasse               |                                                | III                                                                               |
| Strombelastbarkeit gesamt  | [A]                                            | 4                                                                                 |
| Umgebungsbedingungen       |                                                |                                                                                   |
| Umgebungstemperatur        | [°C]                                           | -40...85                                                                          |
| Umgebungstemperatur bewegt | [°C]                                           | -20...85                                                                          |
| Schutzart                  | IP 67; (Gegenstecker gesteckt)                 |                                                                                   |
| Mechanische Daten          |                                                |                                                                                   |
| Gewicht                    | [g]                                            | 54,5                                                                              |
| Werkstoffe                 | PA                                             |                                                                                   |
| Werkstoff Griffkörper      | PA                                             |                                                                                   |
| Schleppketteneignung       | ja                                             |                                                                                   |
| Schleppketteneignung       | Biegeradius bei flexiblem Einsatz              | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                            | Verfahrgeschwindigkeit                         | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                            | Biegezyklen                                    | > 5 Mio.                                                                          |
|                            | Torsionsbeanspruchung                          | ± 180 °/m                                                                         |

# E12549



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGS020PLS0001H02

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt



### Anschluss

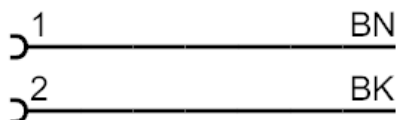

BK =  
BN =

Adernfarben :  
schwarz  
braun