


E12583



Konfektionierbare Buchse

SDOGS060--AFKCR

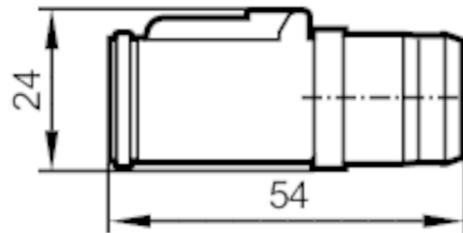

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67; (Gegenstecker gesteckt)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	15,1
Werkstoffe		Messing vernickelt; PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12583



Konfektionierbare Buchse

SDOGS060--AFKCR

Elektrischer Anschluss

6 x 0,5 mm²

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder (DT-06-6S-CE02)



Anschluss

