


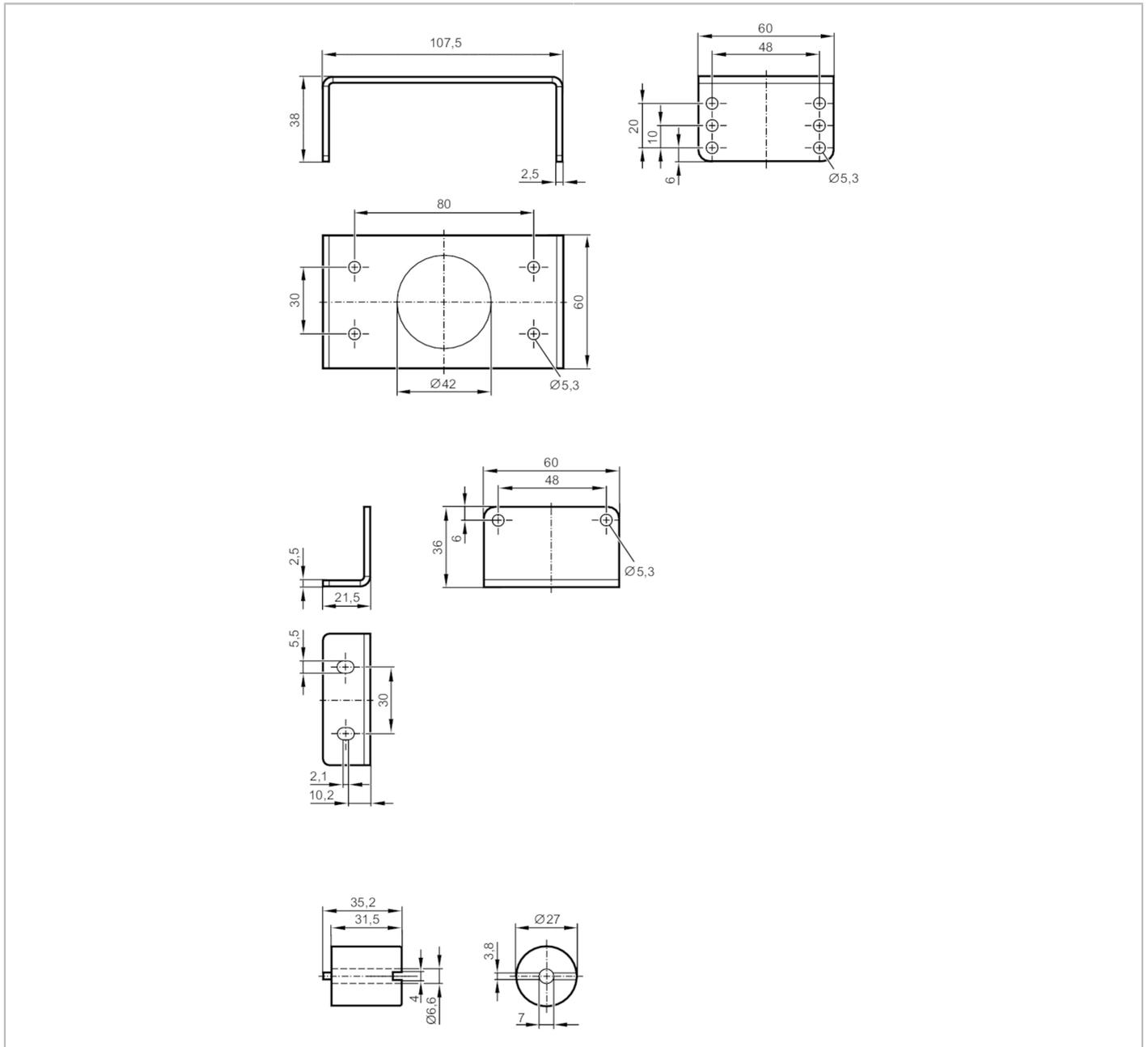

Montagewinkel

VALVE BRACKET 30-50MM



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben VDI / VDE 3845

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

454,5

Lochpaarabstand für Montagewinkel

80 x 30 / 130 x 30 mm

Wellenhöhe für Ventiltrieb

30 / 40 / 50 mm

Passend für

Wellendurchmesser

[mm]

> 38

Werkstoffe

Montagewinkel: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Wellenadapter: Aluminium

E12628



Montagewinkel

VALVE BRACKET 30-50MM

Zubehör	
Lieferumfang	Innensechskantschraube: 1 x M6 x 45, Edelstahl
	Innensechskantschrauben: 8 x M5 x 8, Edelstahl
	Sechskantmuttern: 8 x M5, Edelstahl
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück