


E12643



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGX050MSS0010H05

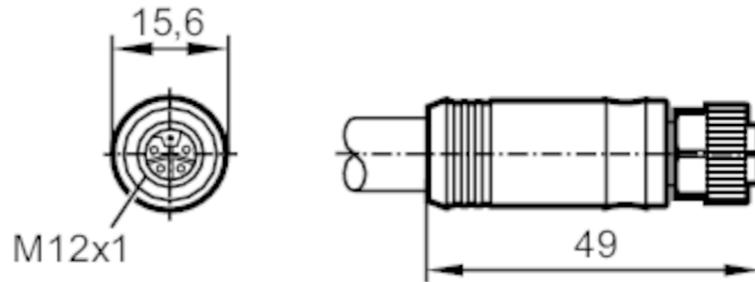

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, L-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	63 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2174
Abmessungen	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPE
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12643



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGX050MSS0010H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY