


E12646



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAX050MSS0002H05

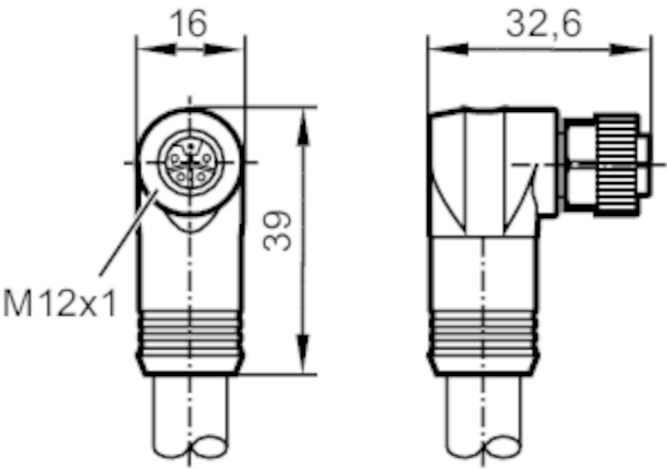

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		Powerkabel, L-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	63 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	464,9
Abmessungen	[mm]	39 x 16 x 38,1
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPE
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12646



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAX050MSS0002H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY