


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAX050MSS0010H05

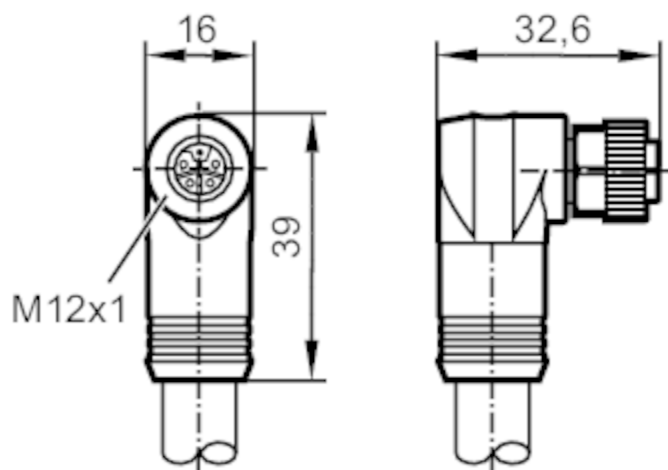

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Ausführung

Powerkabel, L-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

63 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

2163

Abmessungen

[mm]

39 x 16 x 38,1

Werkstoffe

PP

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E12648



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAX050MSS0010H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY