


E12651



Verbindungskabel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

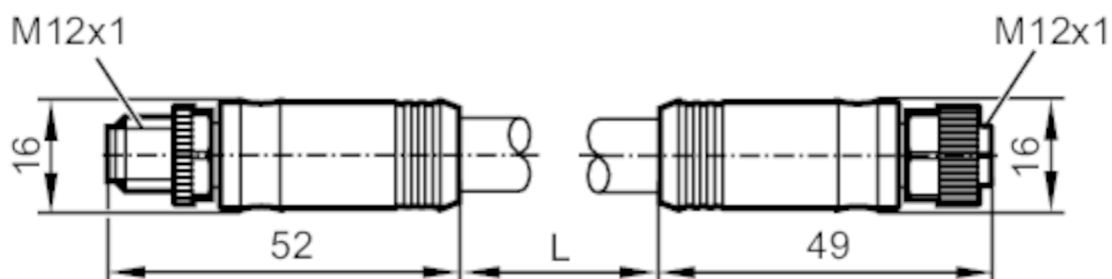

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Ausführung

Powerkabel, L-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

64 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A]

16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

101,3

Werkstoffe

PP

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,25 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss

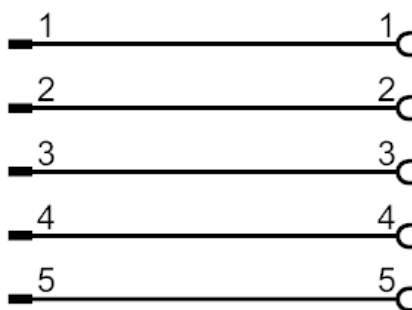

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

