


# E12656



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

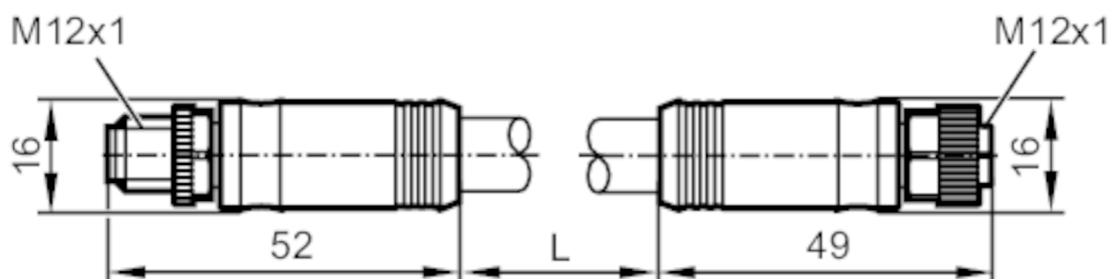

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Ausführung

Powerkabel, L-codiert

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

64 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A]

16

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...90

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

2165,2

Werkstoffe

PP

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10,0 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

