


# E12657



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

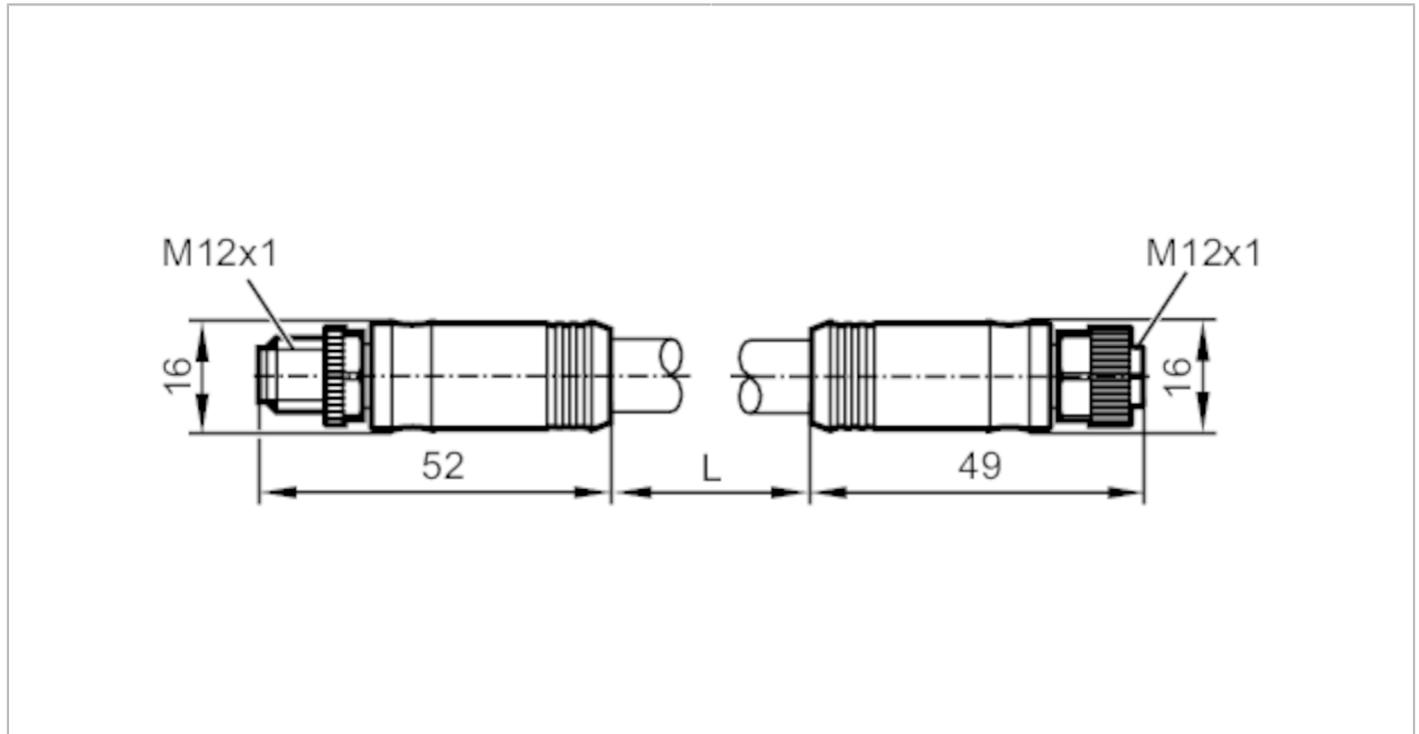

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, L-codiert
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	64 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	4293,1
Werkstoffe	PP
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# E12657



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20,0 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss

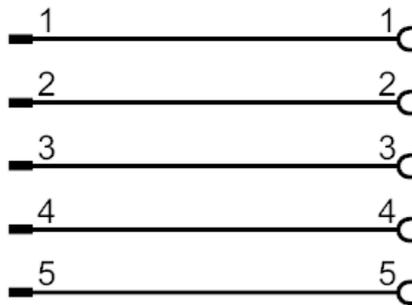

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

