


E12671



Verbindungskabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

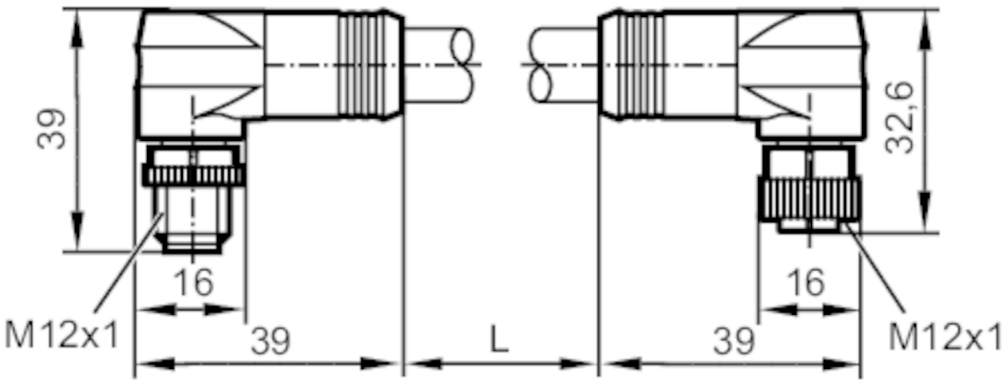

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		Powerkabel, L-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	64 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	4283,9
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPE
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Verbindungskabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20,0 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss

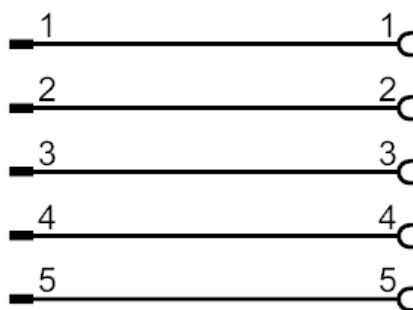

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

