


Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

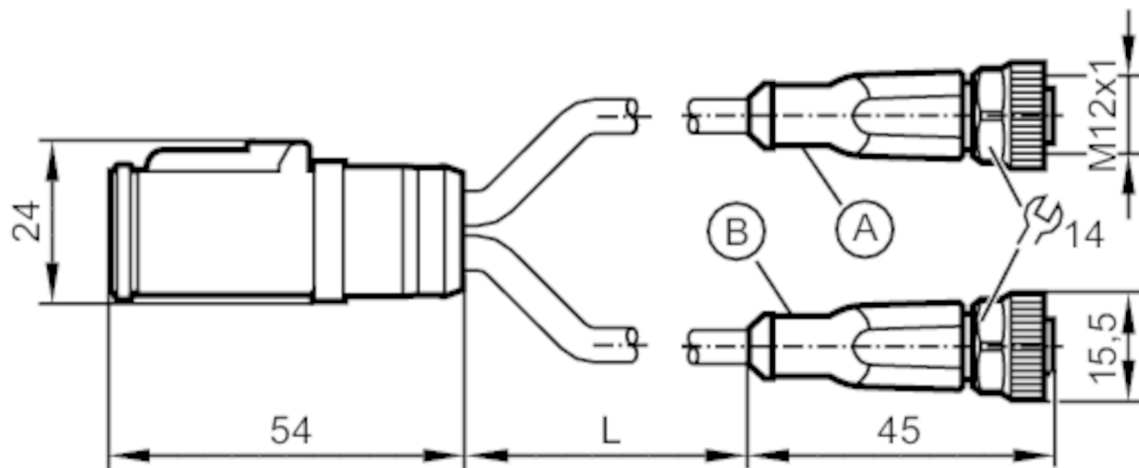

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67; (Gegenstecker gesteckt)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	405,214
Werkstoffe		PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrischer Anschluss - DEUTSCH-Steckverbinder C

Anschluss

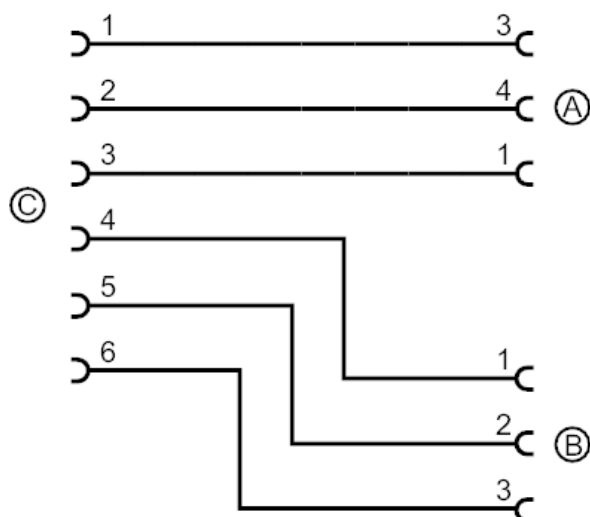

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm





Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Buchse B

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

