


E12772



Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB050ZDS0002B05

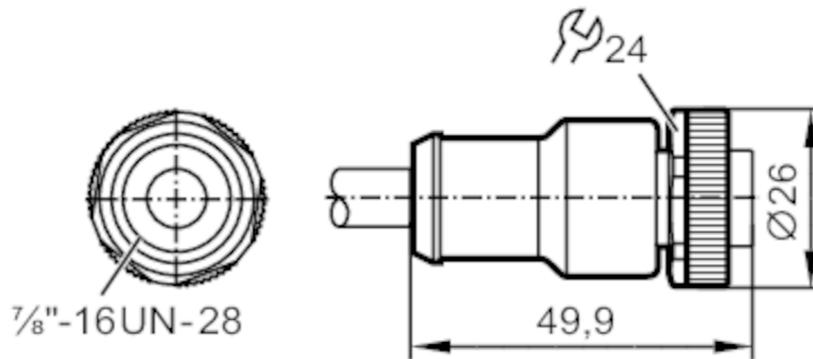

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 400 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	187,7
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 7,5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 5 Mio.

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E12772



Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB050ZDS0002B05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet



Anschluss

