


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002K04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC541

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

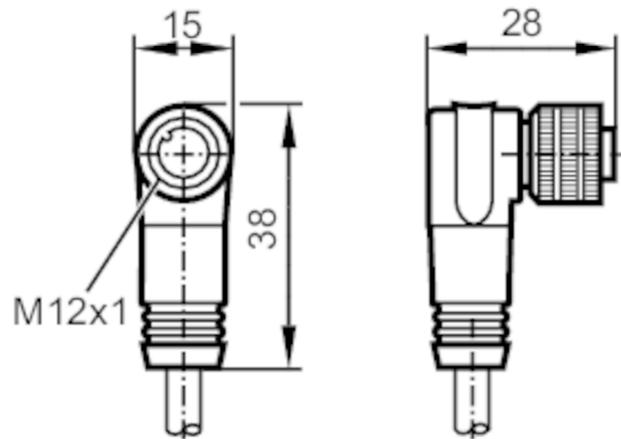

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	88,8
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12007



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002K04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, schwarz, \varnothing 4,8 mm, abgeschirmt; 4 x 0,25 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

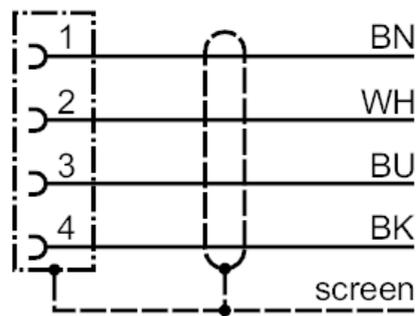

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß