


Einbaubuchse

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

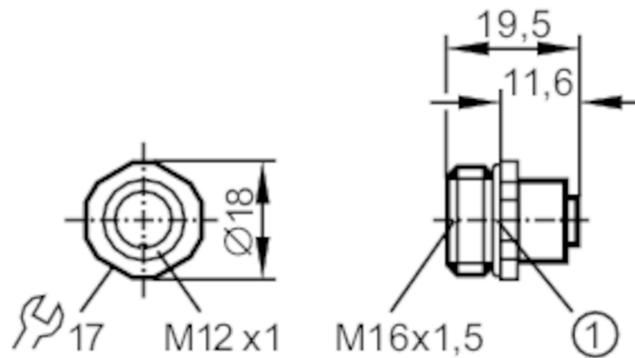

1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	21,7
Einbaugewinde		M16
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12048



Einbaubuchse

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Elektrischer Anschluss


Kabel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



Anschluss

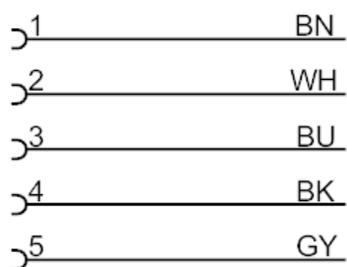

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß