


E12068



Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDA042--S0003A03STGH050MSS

Auslaufartikel

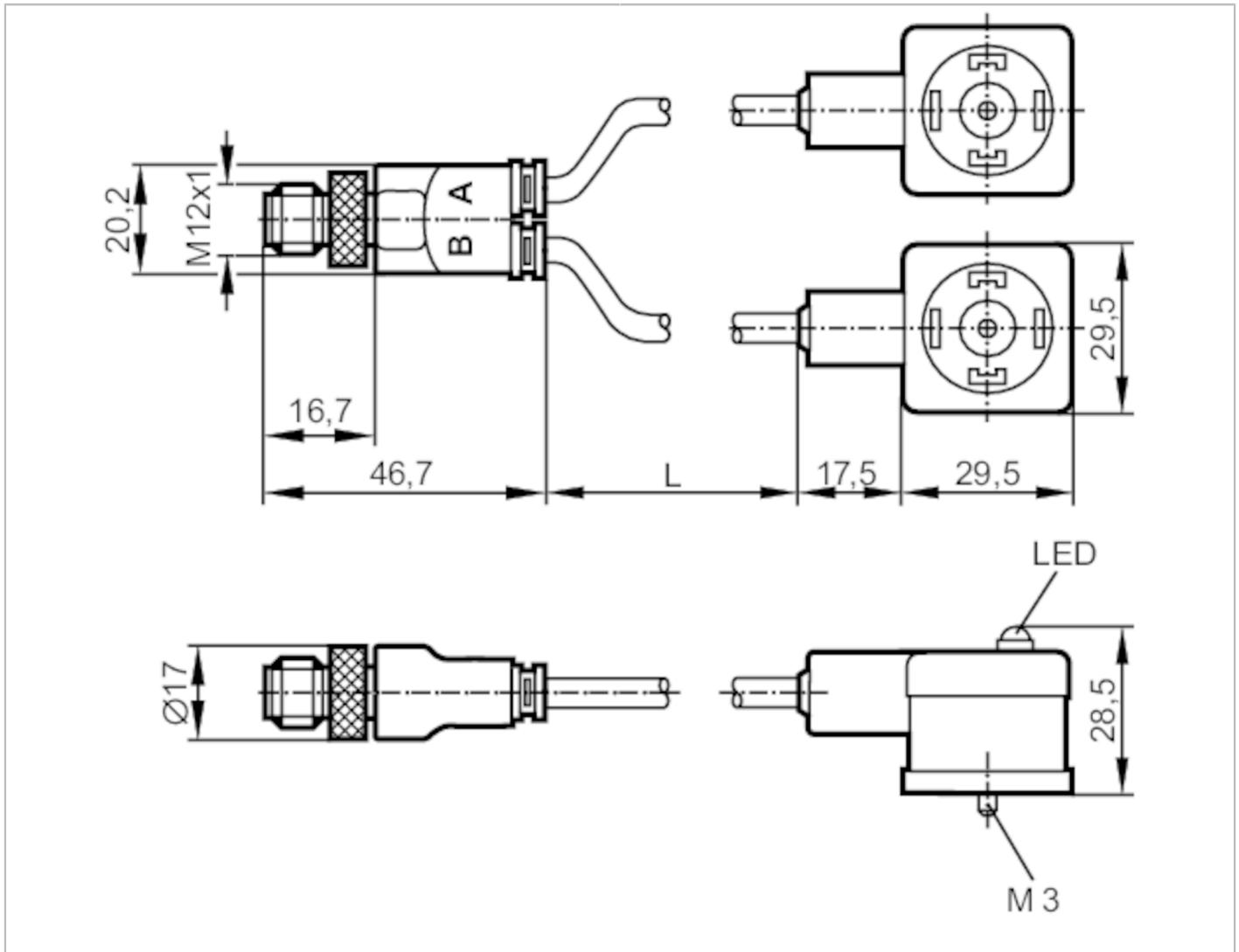

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

10...30 DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g]

350,2

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt


E12068




Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDA042--S0003A03STGH050MSS

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Anschluss		

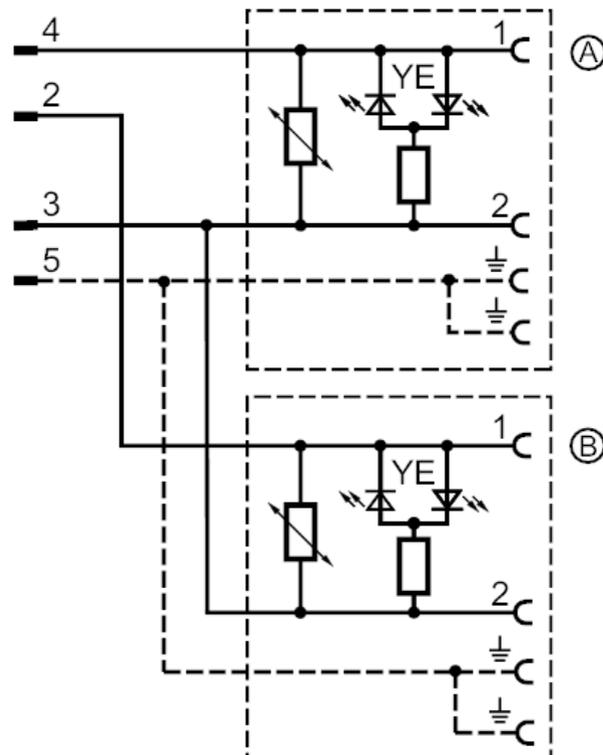

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

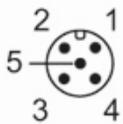

E12068



Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x \varnothing 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

