


Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

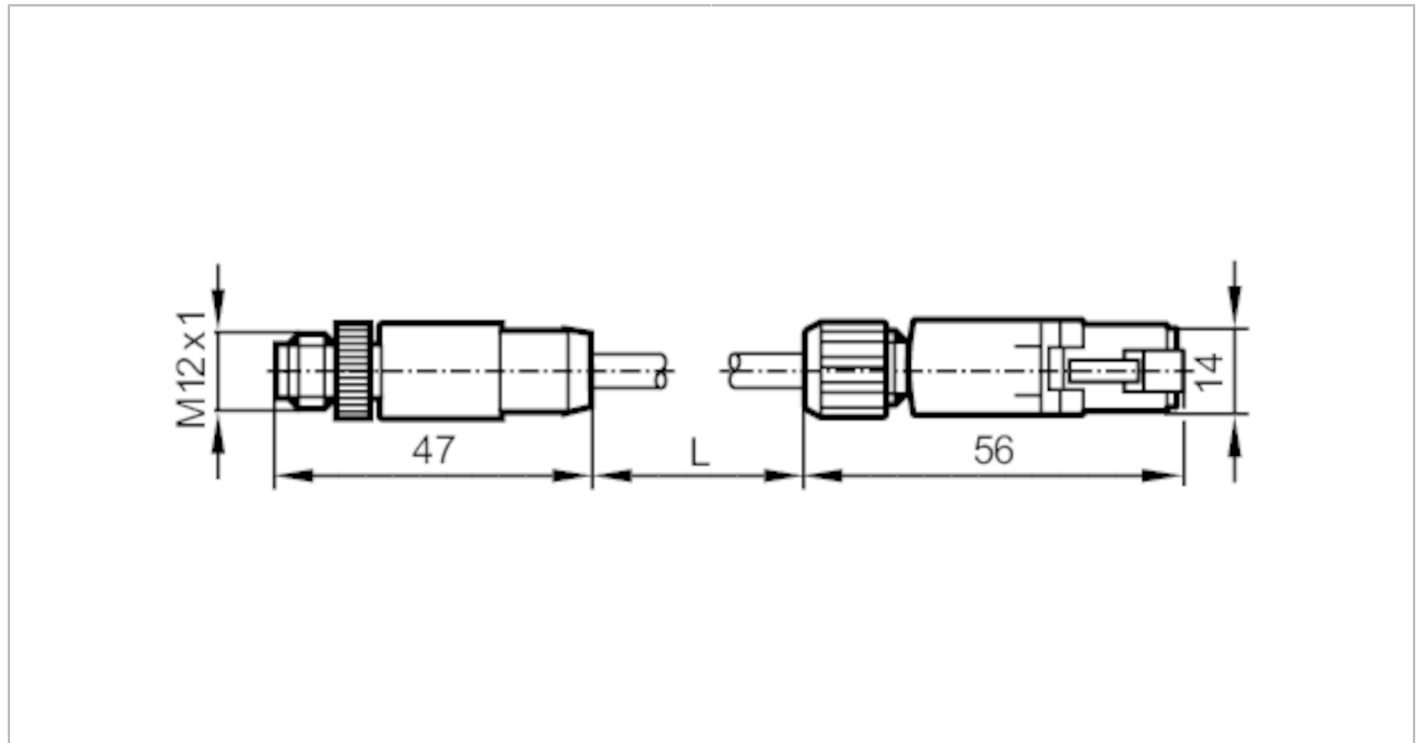

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Patchkabel
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	1357
Werkstoffe	PUR / PC
Werkstoff Griffkörper	PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12205




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020G04STGP080--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm²

Anschluss

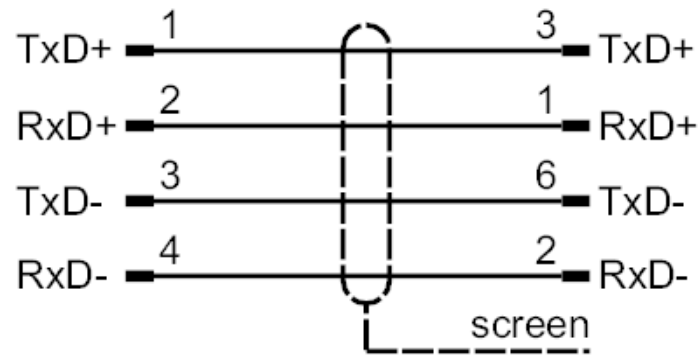

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC

