


E12341



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0030C04

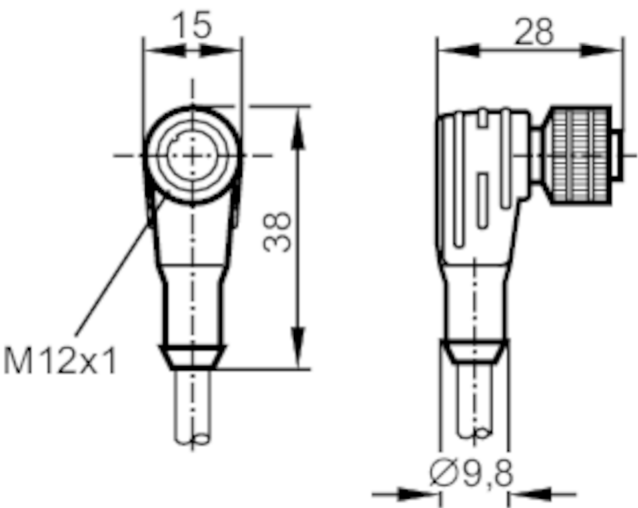

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur		21 Tage: ...120
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1479
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius	min. 10 x Kabeldurchmesser
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH040MSS0030C04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 30 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

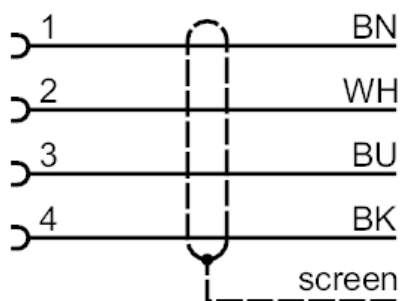

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß