


# E12347



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGA050MSS0010C04

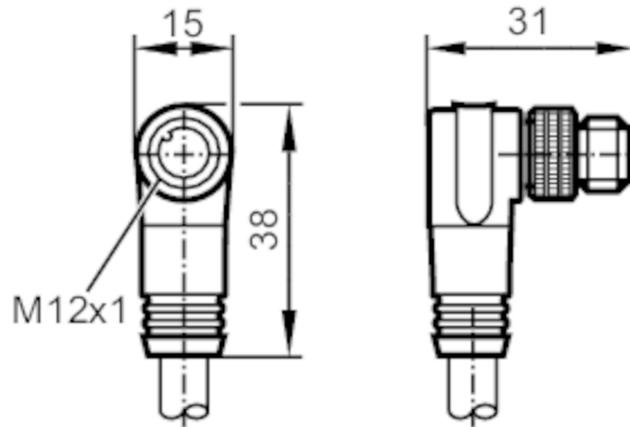

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	314
Abmessungen [mm]	38 x 15 x 31
Werkstoffe	Gehäuse: TPU schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Bemerkungen	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ω) ist im M12-Steckverbinder integriert.
Verpackungseinheit	1 Stück

# E12347



## Anschlusskabel mit Stecker


ASTGA050MSS0010C04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, violett, Ø 6,7 mm, abgeschirmt; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt

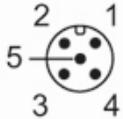

### Anschluss

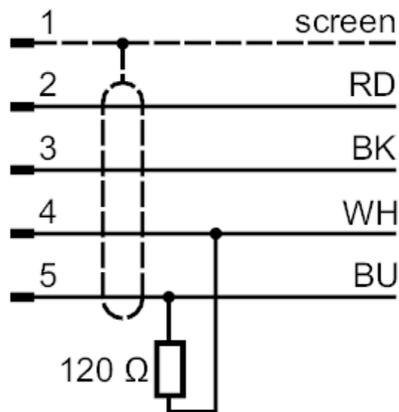

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm