


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK D70 +90/-0 / W50

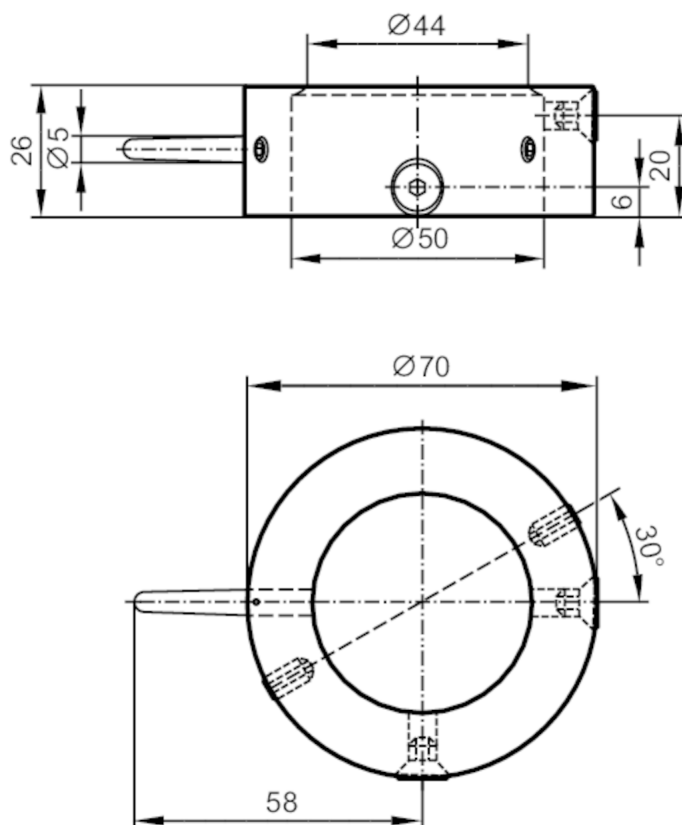

Einsatzbereich

Ausführung

für Klappenventil

Mechanische Daten

Gewicht [g]

65

Schaltnocken Durchmesser [mm]

70

Werkstoffe

Schaltnocken: PA 6; Zeiger: Silikon RAL 3020

Anzugsdrehmoment [Nm]

2; (Befestigungsschrauben)

Zubehör

Lieferumfang

Befestigungsschrauben

Gewindestifte: 2 x M5 x 10, Edelstahl

Targets

Senkschrauben: 2 x M5 x 8, Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück