


E18017



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0005E04

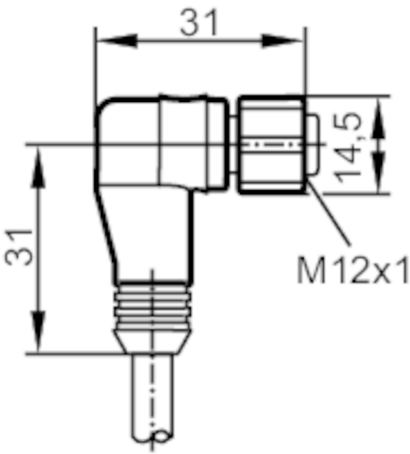

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	181,437
Abmessungen	[mm]	31 x 14,5 x 31
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E18017



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0005E04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



Anschluss

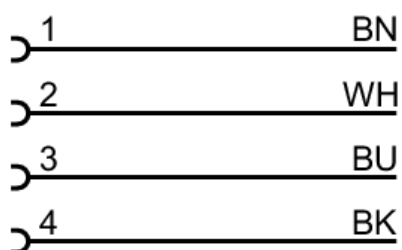

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß