




## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG

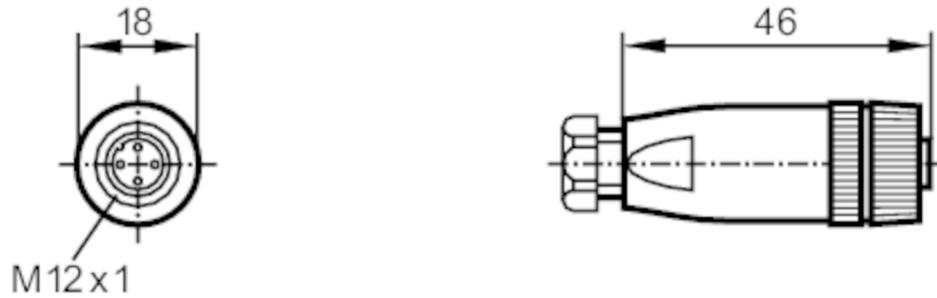

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	27,216
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 46
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		ZnAl / Ni

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E18031



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ZnAl / Ni; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

