


# E18045



## Verbindungskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

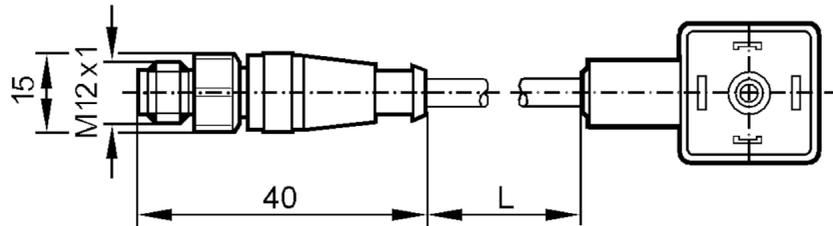

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Frequenz AC [Hz] 47...63

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...105

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 54,431

Werkstoffe TPE

Werkstoff Griffkörper TPE


Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

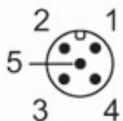

# E18045




## Verbindungskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Anschluss

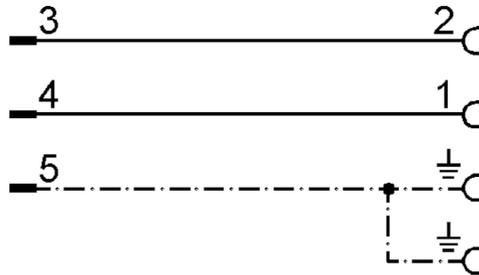

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

