


# E18056



## Einbaustecker

RSTGB050VAS00.3-05

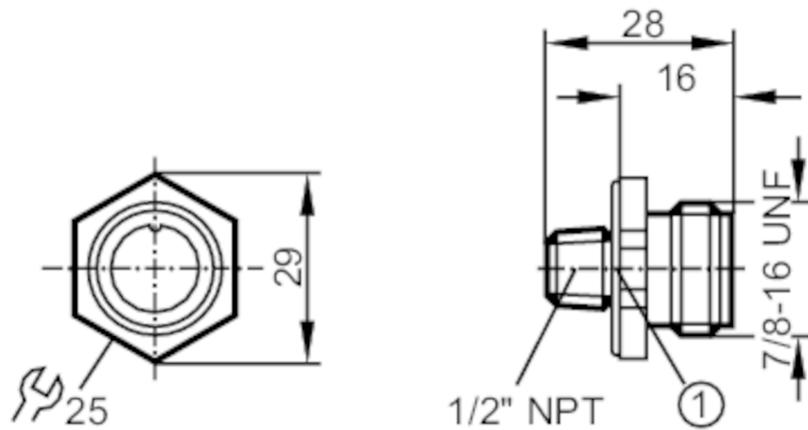

1 O-Ring

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 600 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...100

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 63,503

Einbaugewinde 1/2" NPT

Werkstoffe Edelstahl eloxiert

Werkstoff Griffkörper Edelstahl, eloxiert

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E18056



## Einbaustecker

RSTGB050VAS00.3-05

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl, eloxiert; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Adernfarben :
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
RD =	rot
OG =	orange
WH =	weiß