




Verbindungskabel

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

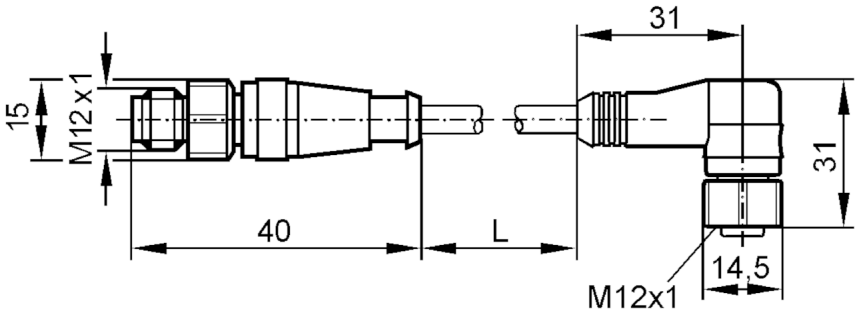

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -20...105
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 63,503
Werkstoffe	TPE
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück



Verbindungskabel

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Anschluss

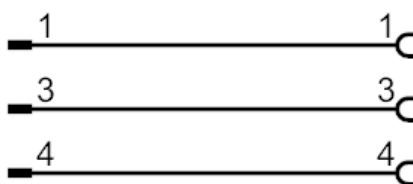

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

