

E20410




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,25M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20057 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten. – Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

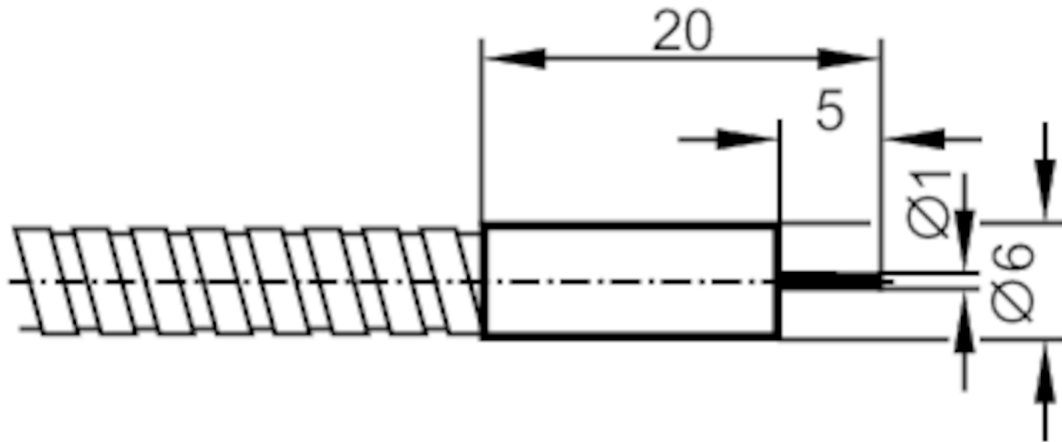

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

E20410



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,25M

Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	250
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20057 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten. – Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.