




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,22M

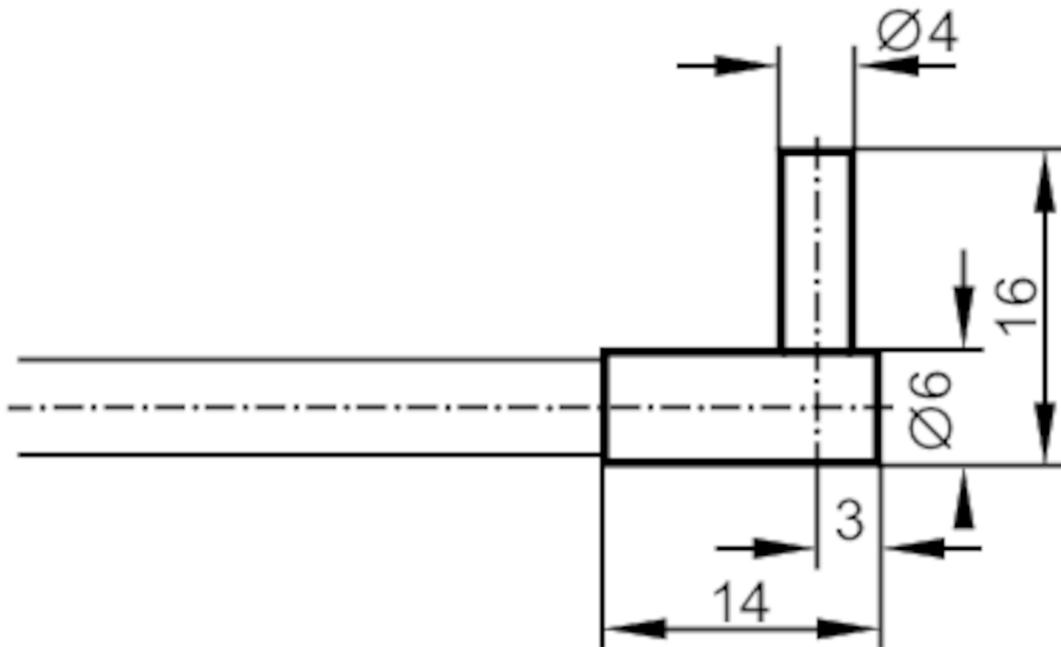

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	41,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	220
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	⊙

E20412



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,22M

Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück