




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030MSS0005E03

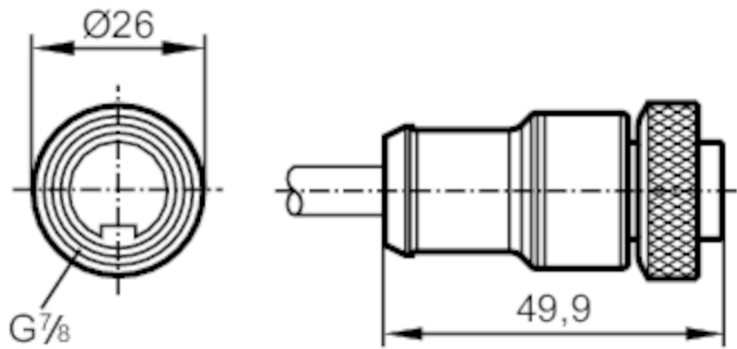

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...80
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	279,3
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030MSS0005E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

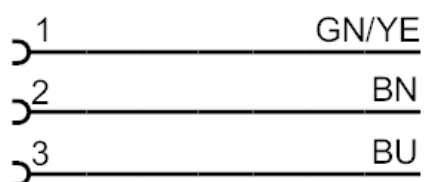

BN =	Adernfarben :	braun
BU =		blau
GN/YE =		grün / gelb