

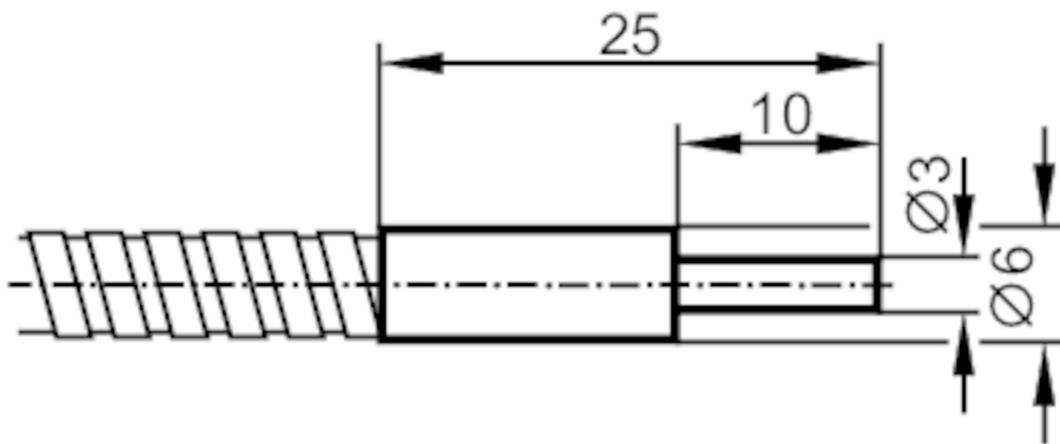
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/0,35M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20080

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF**OKF**

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 350

E20442



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/0,35M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20102
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück