


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

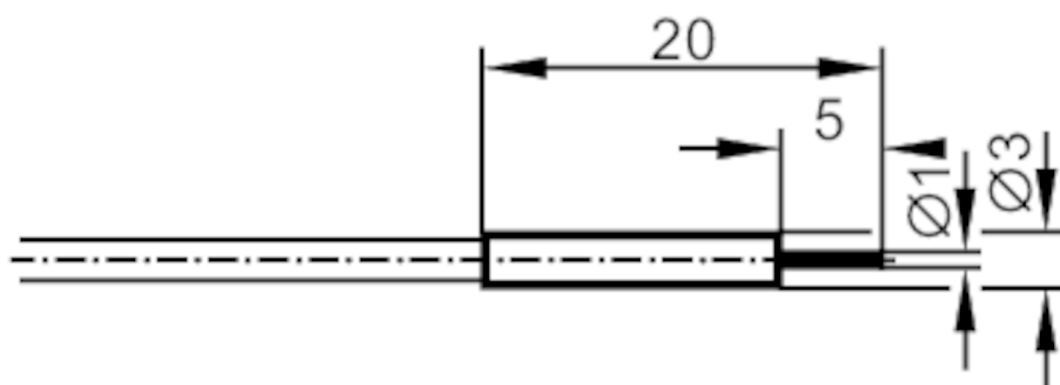

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

50

OUF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

50

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

100

Minimaler Biegeradius

[mm]

10

Werkstoffe

Adapter: PPE

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20444



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück