

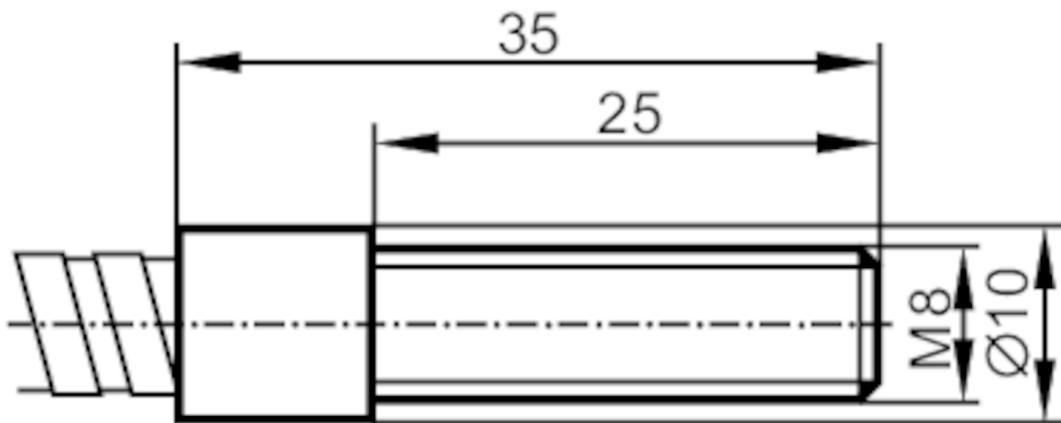
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/7.5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20573

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

7500

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

E20471



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/7.5M

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück