




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

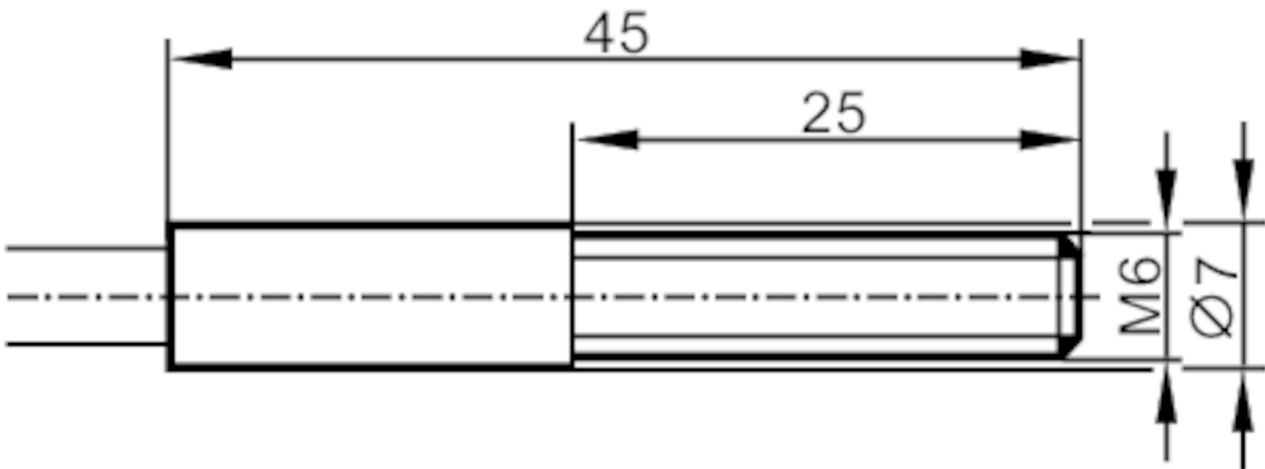

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien	
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	62,1
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfgewinde	M6	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	7
Tastkopflänge	[mm]	45



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		①
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück