


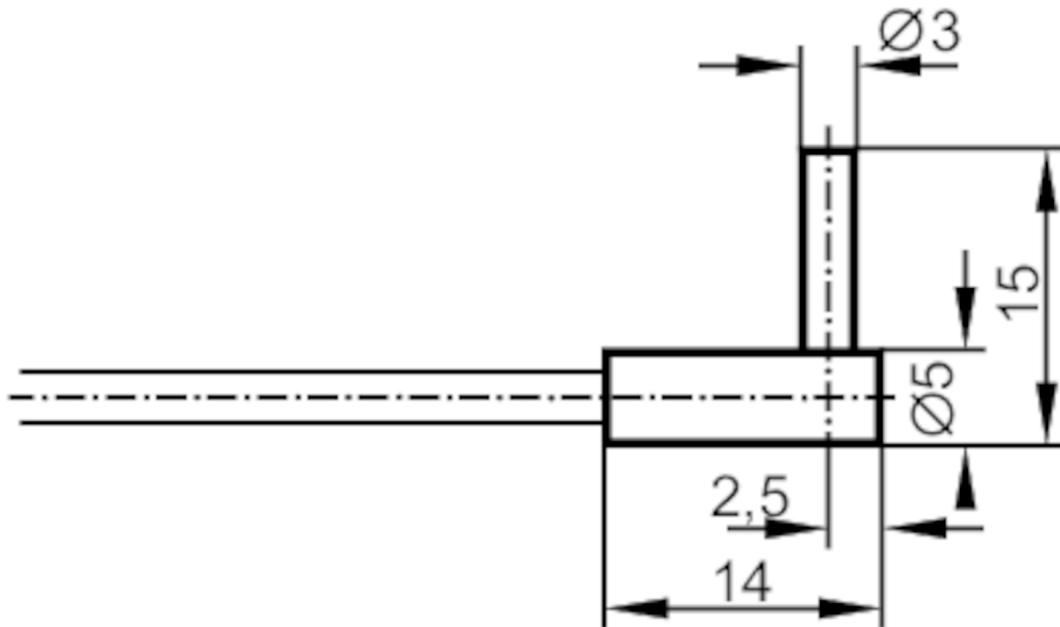

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	80
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	80
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	175; (-5 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20497



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-R3/S

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück