




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6

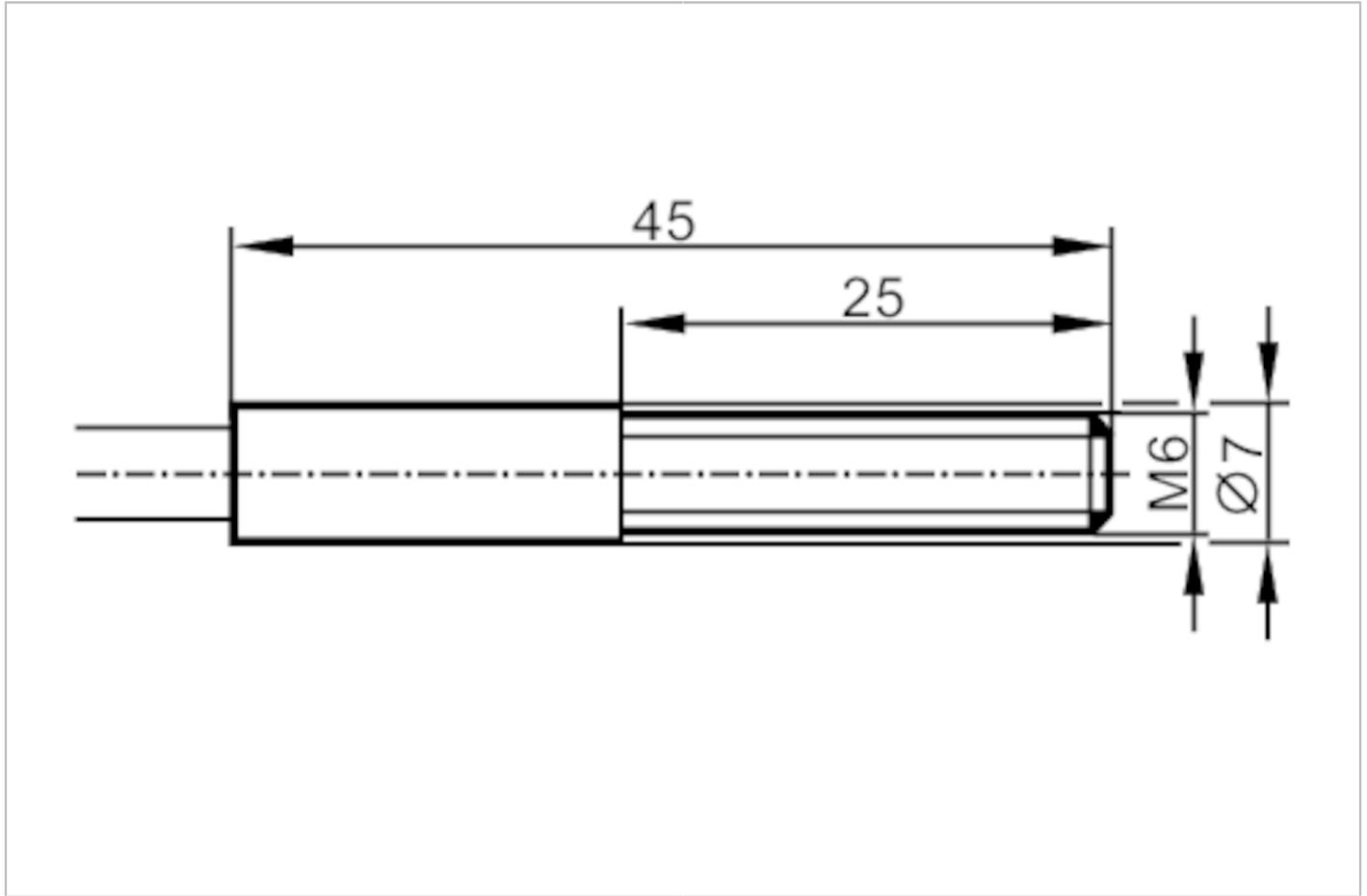

| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
| Applikation | Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien |
| Erfassungsbereich | |
| Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
| OCF (High Power) | |
| Tastweite Fiberoptik [mm] | 300 |
| OKF | |
| Tastweite Fiberoptik [mm] | 20 |
| OOF | |
| Tastweite Fiberoptik [mm] | 220 |
| OUF | |
| Tastweite Fiberoptik [mm] | 20 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 58,5 |
| Ausführung Tastkopf | gerade |
| Tastkopfgewinde | M6 |

E20511



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Tastkopfdurchmesser | [mm] | 7 |
| Tastkopflänge | [mm] | 45 |
| Gesamtlänge | [mm] | 600 |
| Minimaler Biegeradius | [mm] | 20 |
| Faseranordnung | | ⊙ |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | | PMMA |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | | Metallsilikon |

Zubehör

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Lieferumfang | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl |
| | Zahnscheiben: 2 |
| | Rändelmutter: 1 x M11 |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|