



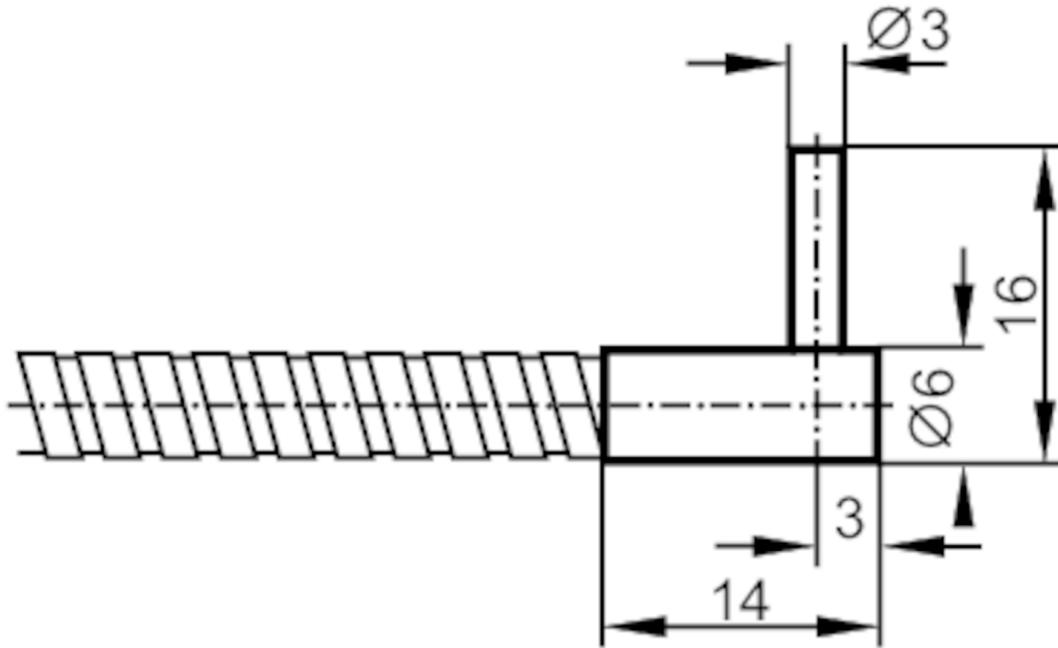
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20129

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

ErfassungsbereichReichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 220; (-10 %)

E20520



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück