




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6/1,5M

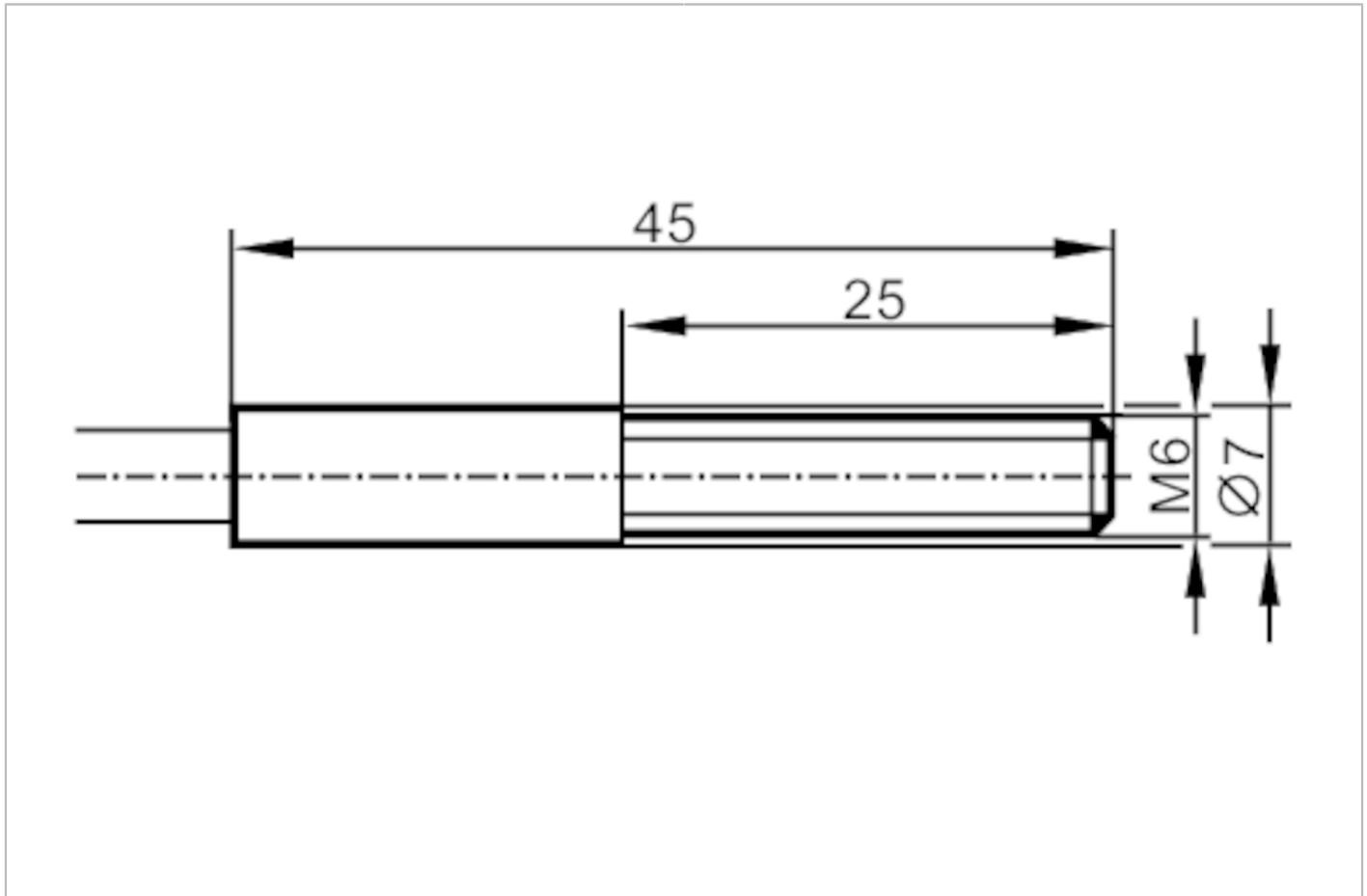

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	101,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopfdurchmesser [mm]	7
Tastkopflänge [mm]	45
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	20

# E20523



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6/1,5M

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück