




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20570
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

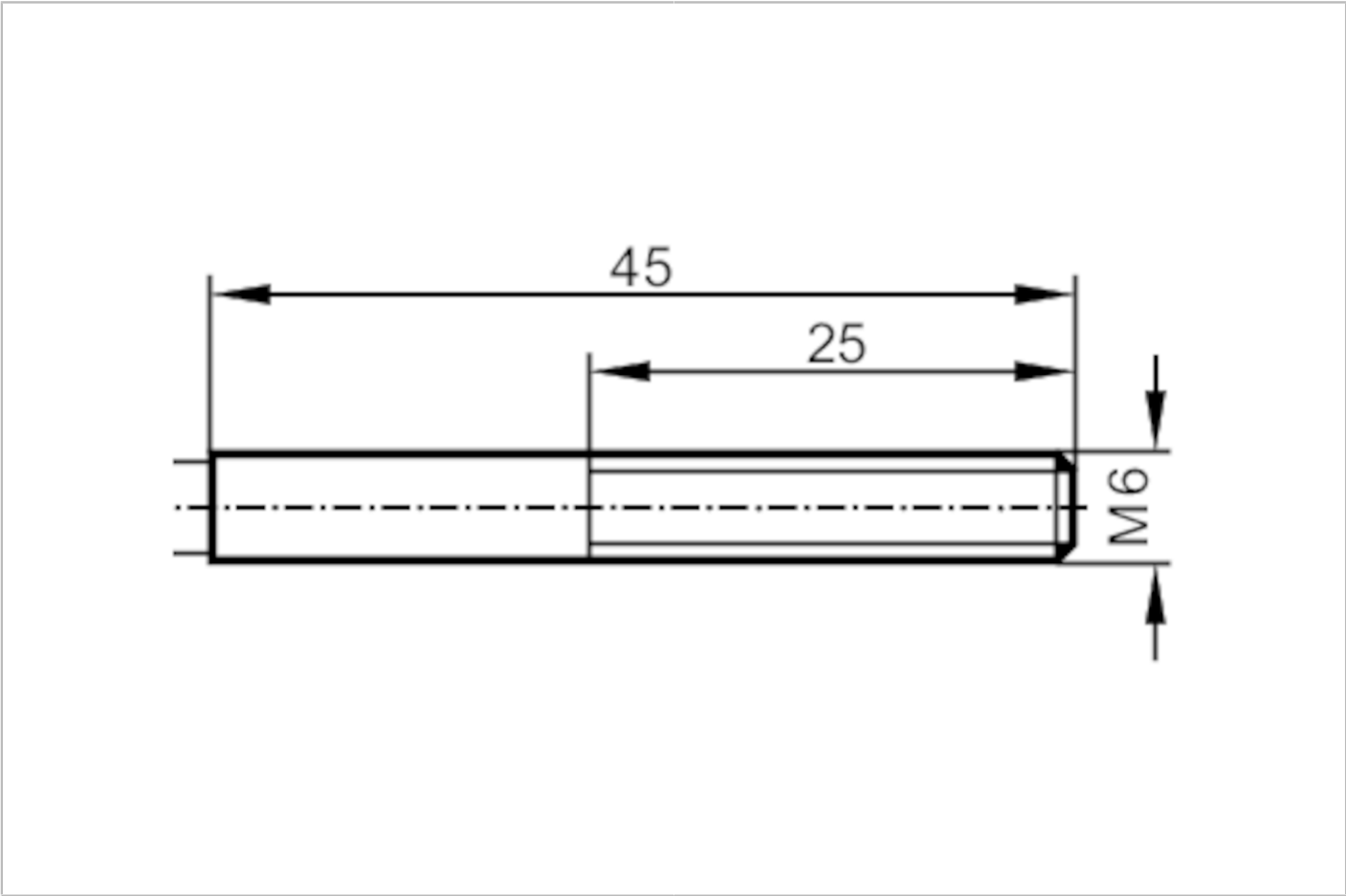

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	32
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	32
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	45
Gesamtlänge [mm]	2000

E20524



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6/2m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück