

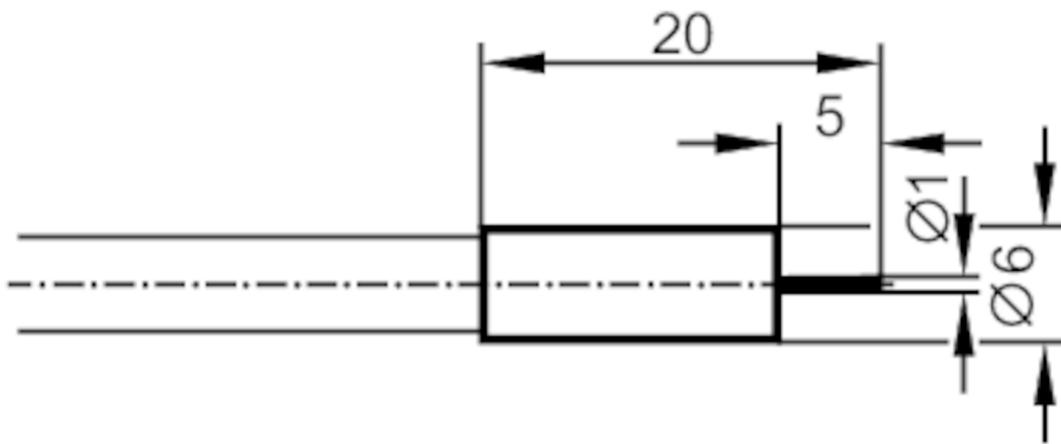
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20492

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

ErfassungsbereichReichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF**OKF**

Reichweite Fiberoptik [mm] 45

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 45

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 1

Tastkopflänge [mm] 5

Gesamtlänge [mm] 1500

E20547



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/1,5M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück