




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

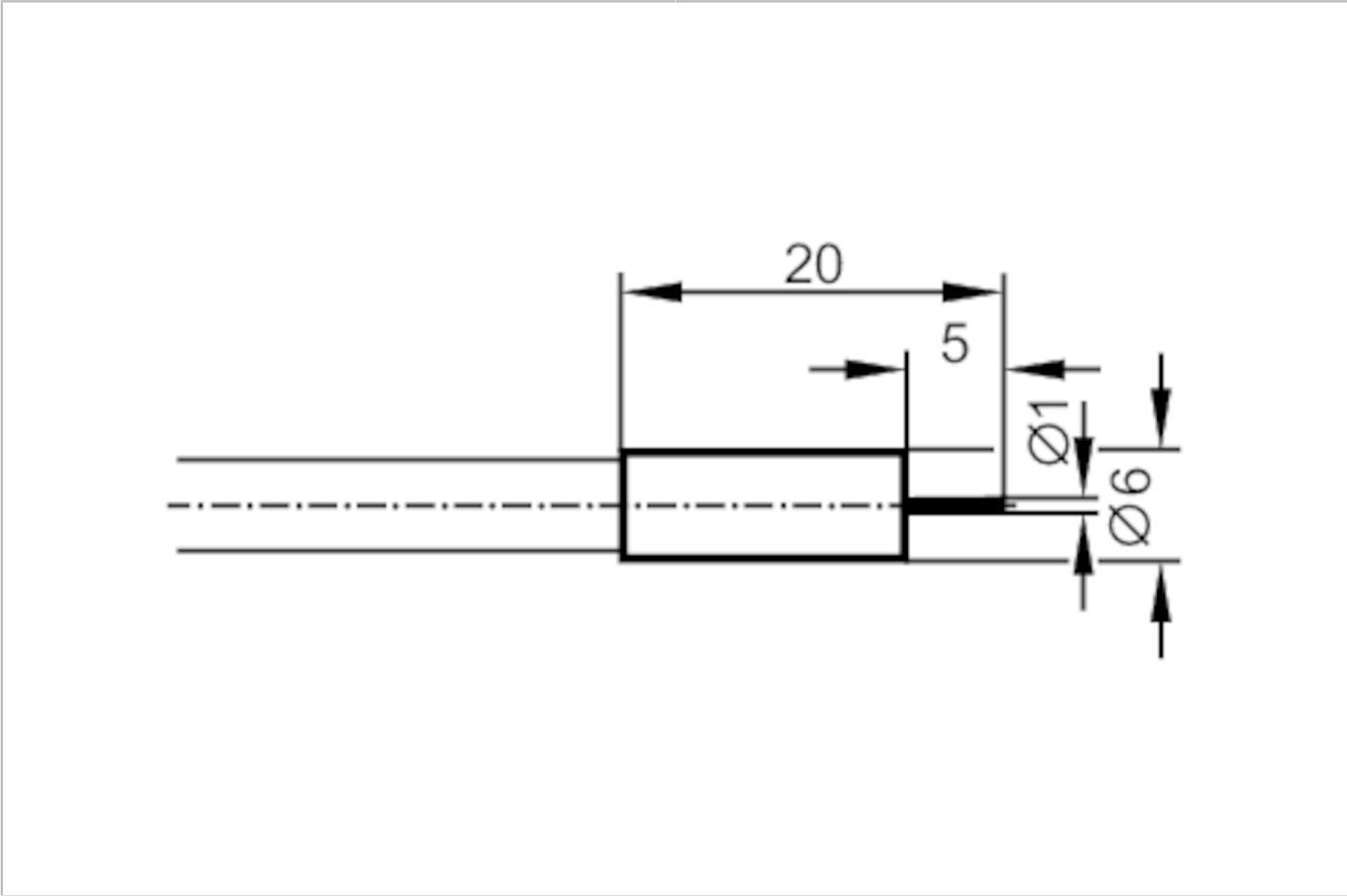

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	36
OUF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	36
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E20549



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/2,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück