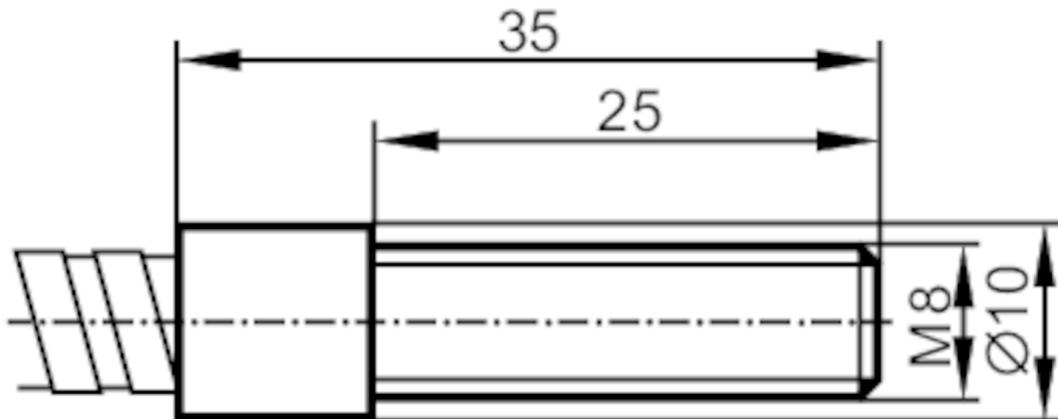


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
---	-----

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]	23
---------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	6000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

E20558



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/6M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück