


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-N-V-M8

Auslaufartikel

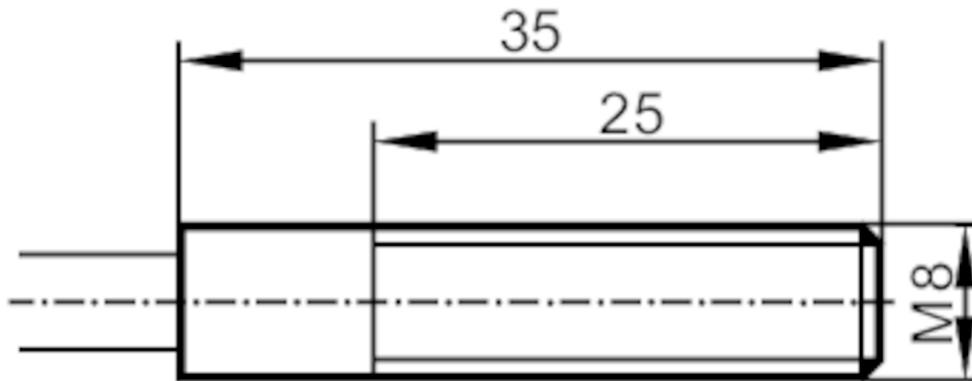

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht [g]

113,6

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Faseranordnung

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Vitalon

E20575



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-N-V-M8

Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M8
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück