


## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

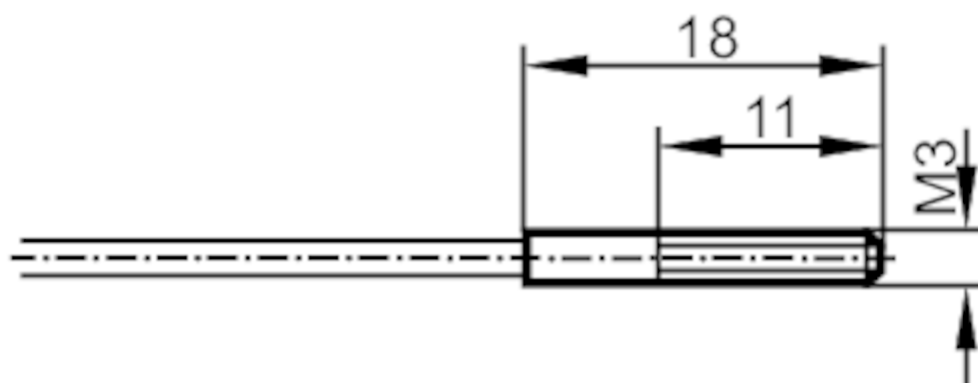

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschränke

## Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OBF

OBF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

200

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M3

Tastkopflänge

[mm]

20

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Lichtleitfaser-Werkstoff

PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PE

# E20607



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

| Zubehör            |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Zubehör optional   | Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600 |
| Bemerkungen        |                                           |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                   |