




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

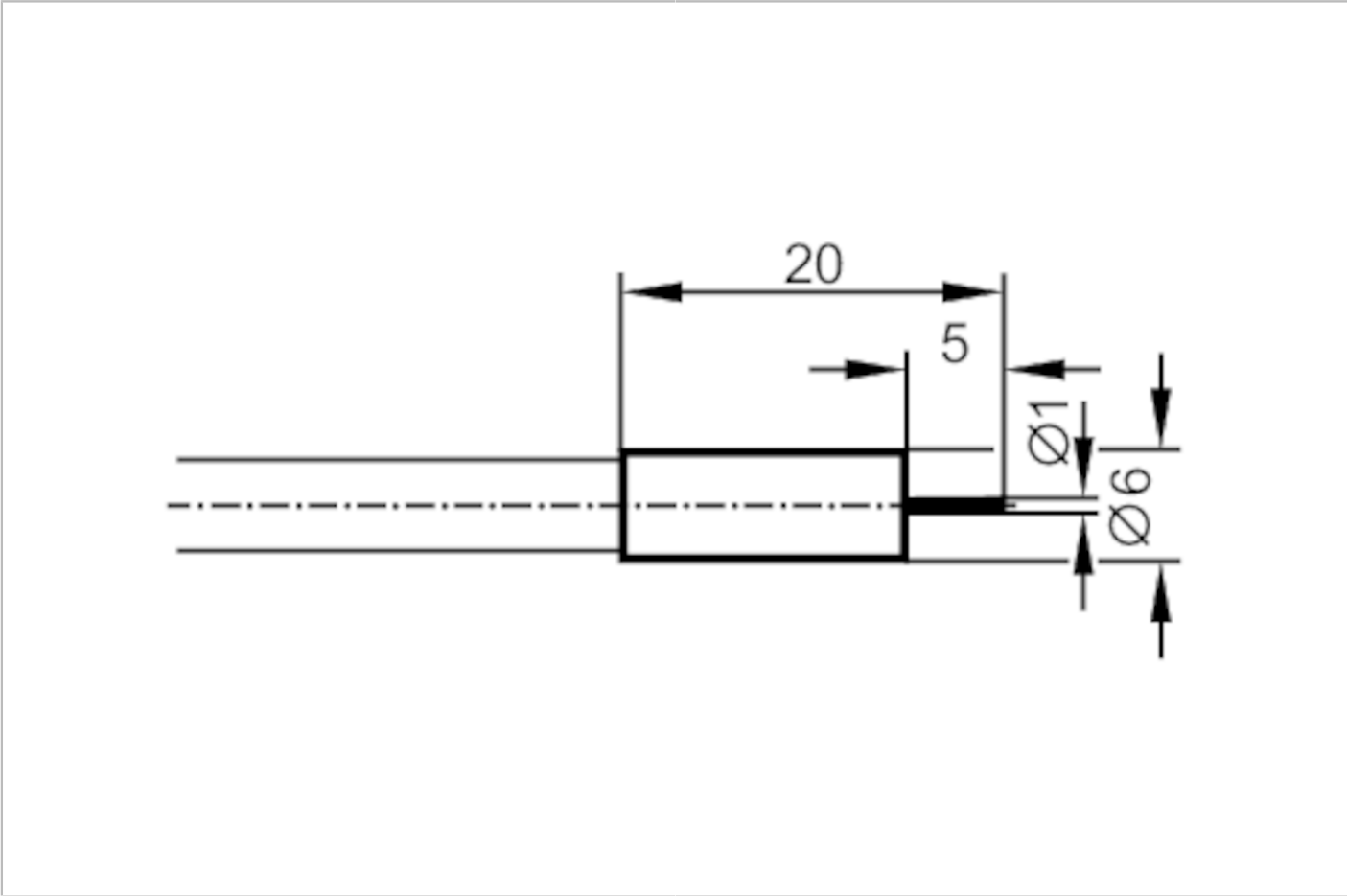

| Einsatzbereich                         |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Funktionsprinzip                       | Reflexlichttaster        |
| Erfassungsbereich                      |                          |
| Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ | OKF; OUF                 |
| OKF                                    |                          |
| Tastweite Faseroptik [mm]              | 6                        |
| OUF                                    |                          |
| Tastweite Faseroptik [mm]              | 6                        |
| Umgebungsbedingungen                   |                          |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -20...150                |
| Mechanische Daten                      |                          |
| Ausführung Tastkopf                    | gerade                   |
| Tastkopfdurchmesser [mm]               | 1                        |
| Tastkopflänge [mm]                     | 5                        |
| Gesamtlänge [mm]                       | 2500                     |
| Minimaler Biegeradius [mm]             | 20                       |
| Lichtleitfaser-Werkstoff               | Glas                     |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff              | 1.4305 (Edelstahl / 303) |

E20698



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1/2,5M

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
| Bemerkungen                 |               |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück       |