


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

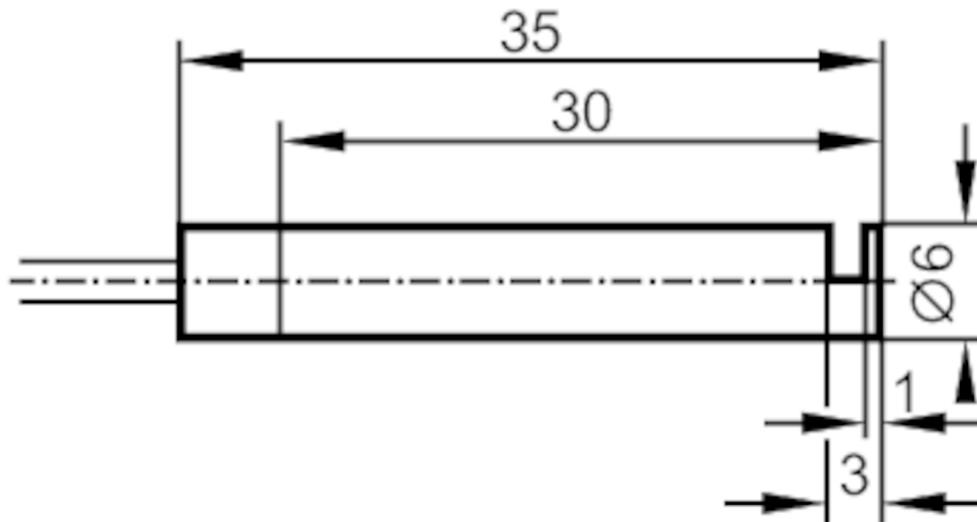

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

60

OCF (High Power)

Tastweite Fiberoptik

[mm]

420

OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

150

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

52

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

6

E20715



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	25
Faseranordnung		⊙
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück