




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0002F04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10912

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

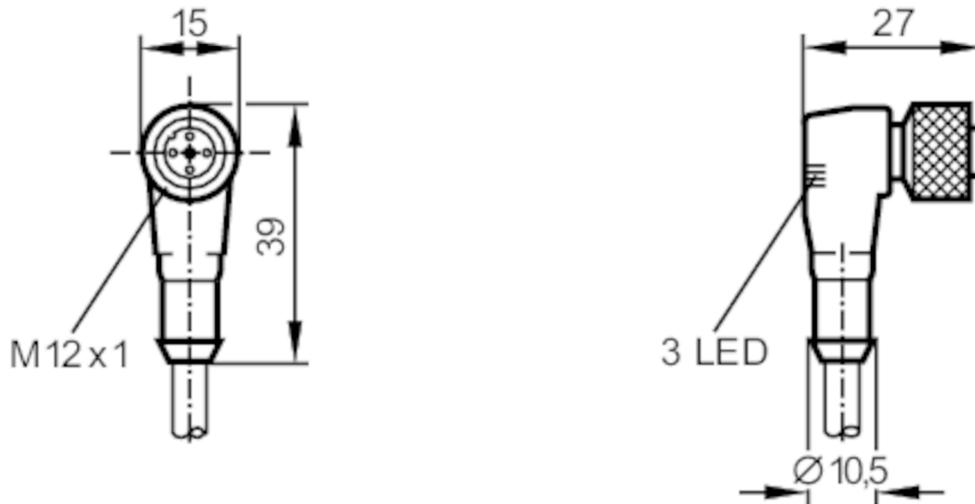

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 2 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E20746



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0002F04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange,  $\varnothing$  4,8 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x  $\varnothing$  0,15 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet



### Anschluss

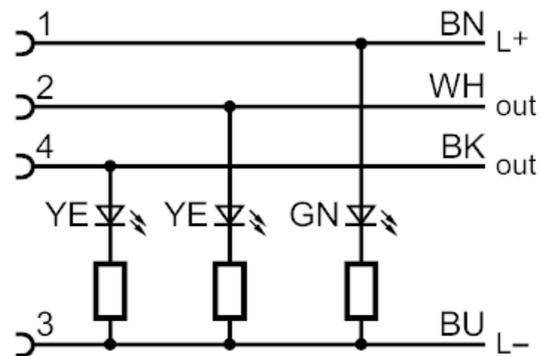

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß